

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단,4 mm² - 6 mm²	
ᄌᄆᄡᅕ	1402770000	
주문 번호	<u>1492770000</u>	
유형	KSN/-6,0	
11 0	1014/ 0,0	
GTIN (EAN)	4050118302530	
A =1-	100:	
수량	100 items	
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.	
<u> </u>	6구에는 이 ద크를 더 이 6 시 6 를 구 따 답니다.	
이용가능 기간	2026-03-31T00:00:00+02:00	
1.01.01.		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
			<u>'</u>
순중량	1.52 g		
환경 제품 규정 준수			
T A .I!!	T A		
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	210	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVH(C 없음	
커넥터			
전선 굵기, 최대	6 mm ²	전선 굵기, 최소	4 mm ²
절연	사용 불가	핀/플러그 크기	2,6 mm
길이 1 (I1)	20 mm	샤프트의 내경(d1)	3.6 mm
길이 2 (I2)	11 mm	샤프트 길이 (a)	6 mm
분류			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



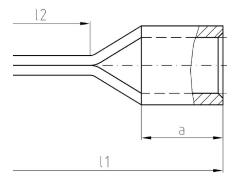



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

Crimping tools



비절연 커넥터용 압착공구 압연된 케이블 러그, 튜브형 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

유형	HTN 21	버전
주문 번호	9014610000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm², 6mm², 인덴트 압착
GTIN (EAN)	4008190152734	
수량	1 ST	

공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

4

일반 주문 데이터

	050118309317	 압착 공구, 6mm², 150mm², 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
, ,		사다리꼴 압착, 타원형 압착
수량 1 S ⁻	ST	
유형 EPG	PG 60	버전
주문 번호 <u>245</u>	<u>453810000</u>	프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm², 300mm², 육각형 압착, WM 압착,
GTIN (EAN) 405	050118468434	인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
수량 1 S ⁻	ST	
유형 HPG	PG 60	버전
주문 번호 <u>245</u>	<u>453820000</u>	6mm², 300mm², 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착,
GTIN (EAN) 405	050118468427	타원형 압착
수량 1 S ⁻	ST	

카탈로그 상태 / 도면