

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

#### 일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm²,35 mm²		
주문 번호	<u>1492810000</u>		
유형	KSN/-35		
GTIN (EAN)	4050118302639		
수량	50 items		
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.		
이용가능 기간	2026-03-31T00:00:00+02:00		





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인				
DOLLO	T.A.			
ROHS	준수			
치수 및 중량				
순중량	10.4 g			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
커넥터				
전선 굵기, 최대	35 mm <sup>2</sup>	컨덕터 단면적	35 mm <sup>2</sup>	
절연	사용 불가	핀/플러그 크기	3,2 x 8,1 mm	
길이 1 (I1)	41 mm	<u>샤프트의 내경(d1)</u>	8.4 mm	
길이 2 (I2)	20 mm	샤프트 길이 (a)	16 mm	
분류				
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059	
TIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059	
TIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92	
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 9.0  ECLASS 10.0	27-40-02-92	
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-02-92	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-40-02-92	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-82	






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



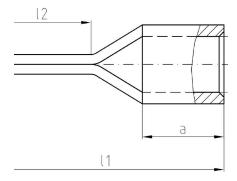



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

#### 일반 주문 데이터

EPG 45

1500830000 GTIN (EAN) 4050118309317

수량 1 ST

주문 번호

압착 공구, 6mm², 150mm², 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착,

사다리꼴 압착, 타원형 압착

#### ... 관형 케이블 러그용(EN 13600 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

### 일반 주문 데이터

유형 ES EPG 45 WM 16/35

주문 번호 1500920000 GTIN (EAN)

4050118309478

수량

버전

35mm², WM 압착

#### ... 압축 케이블 러그용(DIN 46235 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

작성 날짜 27.11.2025 09:31:00 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 일반 주문 데이터

ES EPG 45 HEX 16/35

1500950000

4050118309492

40501183094

버전

35mm², 육각형 압착

#### 공구

유형

수량

주문 번호

GTIN (EAN)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

#### 일반 주문 데이터

유형 EI

주문 번호

GTIN (EAN)

EPG 60

<u>2453810000</u>

24936 10000

4050118468434

수량 1 ST

버전

프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm², 300mm², 육각형 압착, WM 압착,

인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착

#### ... 관형 케이블 러그용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

#### 일반 주문 데이터

유형 주문 번호 GTIN (EAN)

수량

ES EPG/HPG 60 WM 35

<u>2469570000</u>

4050118483826

1 ST

버전

압착 공구 인서트, 35mm², WM 압착

작성 날짜 27.11.2025 09:31:00 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### ... 압축 케이블 러그용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

#### 일반 주문 데이터

ES EPG/HPG 60 HEX 35

2505190000 주문 번호

GTIN (EAN) 4050118519587

수량 1 ST

압착 공구 인서트, 35mm², 육각형 압착

#### 공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

#### 일반 주문 데이터

유형 HPG 60

 
주문 번호 2453820000

GTIN (EAN) 4050118468427

수량 1 ST 버전

6mm², 300mm², 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착,

#### ... 관형 케이블 러그용(EN 13600 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장

6

• USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 일반 주문 데이터

유형 ES APG 80 WM 35 주문 번호 <u>1502490000</u> 버전

GTIN (EAN) 4050118310597

수량 1 ST

35mm², WM 압착

#### ... 압축 케이블 러그용(DIN 46235 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

### 일반 주문 데이터

유형 ES APG 80 HEX 35 주문 번호 <u>1502650000</u>

GTIN (EAN) 4050118310696

수량 1 S

버전

35mm², 육각형 압착

작성 날짜 27.11.2025 09:31:00 MEZ