

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 그림과 유사





절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

#### 일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²,95 mm²,없음	
주문 번호	<u>1492950000</u>	
유형	VPLN/-95	
GTIN (EAN)	4050118302622	
수량	50 items	
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.	
이용가능 기간	2026-03-31T00:00:00+02:00	





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
	<u>'</u>		'	
순중량	19.99 g			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
커넥터				
			<u> </u>	
전선 굵기, 최대	95 mm²	컨덕터 단면적	95 mm²	
절연	사용 불가	샤프트의 내경(d1)	15 mm	
샤프트의 내경 (d3)	20 mm	결선 길이 (I)	19 mm	
분류			'	
	<u> </u>		<u> </u>	
TIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059	
TIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059	
TIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12	
CLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12	
CLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12	
CLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12	
CLASS 15.0	27-40-02-12			






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



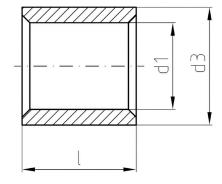



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

#### 일반 주문 데이터

유형 EPG 45 바

주문 번호 <u>1500830000</u> 압착 공구, 6mm², 150mm², 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착,

GTIN (EAN) 4050118309317 사다리꼴 압착, 타원형 압착

수량 1 ST

#### ... 관형 케이블 러그용(EN 13600 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

### 일반 주문 데이터

유형 ES EPG 45 WM 95 주문 번호 <u>1500890000</u>

버전

95mm², WM 압착

GTIN (EAN) 4050118309218 수량 1 ST

#### ... 압축 케이블 러그용(DIN 46235 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V,
  2 Ah



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 일반 주문 데이터

유형 ES EPG 45 HEX 95 주문 번호 1500980000 GTIN (EAN)

버전 95mm², 육각형 압착

4050118309348

수량

공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

#### 일반 주문 데이터

유형 EPG 60 주문 번호

GTIN (EAN)

2453810000

4050118468434

수량 1 ST 버전

프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm², 300mm², 육각형 압착, WM 압착,

인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착

#### ... 관형 케이블 러그용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

#### 일반 주문 데이터

수량

유형 ES EPG/HPG 60 WM 95

주문 번호 2469600000 GTIN (EAN)

4050118483895

1 ST

버전

압착 공구 인서트, 95mm², WM 압착

작성 날짜 29.11.2025 05:59:10 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### ... 압축 케이블 러그용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V,
  2 Ah

#### 일반 주문 데이터

유형 ES EPG/HPG 60 HEX 95

주문 번호 <u>2505220000</u>

GTIN (EAN) 4050118519563

수량 1 ST

X 95 버

압착 공구 인서트, 95mm², 육각형 압착

#### 공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

#### 일반 주문 데이터

유형 HPG 60

245382000<u>0</u>

주문 번호 <u>2453820000</u> GTIN (EAN) 4050118468427

4 7 + 000 1 10 400 427

수량 1 ST

6mm², 300mm², 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착,

타원형 압착

버전

#### ... 관형 케이블 러그용(EN 13600 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장

6

• USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 일반 주문 데이터

유형 ES APG 80 WM 95 주문 번호 1502530000

95mm², WM 압착

버전

GTIN (EAN) 4050118310566

수량

#### ... 압축 케이블 러그용(DIN 46235 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능: 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

### 일반 주문 데이터

유형 ES APG 80 HEX 95 주문 번호 1502690000

GTIN (EAN) 4050118310610

수량

버전

95mm², 육각형 압착