

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

#### 일반 주문 데이터

	<u>'</u>		
버전	케이블 러그, 단자대 종단,16 mm²		
주문 번호	<u>1494070000</u>		
유형	KQN-M5/-16		
GTIN (EAN)	4050118303650		
수량	100 items		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
순중량	3.45 g			
환경 제품 규정 준수			,	
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
커넥터				
컨덕터 단면적	16 mm²	절연	사용 불가	
구멍	M 5	샤프트의 내경(d1)	5.8 mm	
샤프트의 내경 (d3)	11 mm	샤프트 길이 (a)	10 mm	
결선 길이 (I)	20 mm	플랜지의 내경(d2)	5.3 mm	
분류			'	
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059	
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059	
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12	
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12	
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12	
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12	
ECLASS 15.0	27-40-02-12			






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



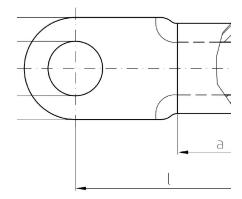



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### **Crimping tools**



비절연 커넥터용 압착공구 압연된 케이블 러그, 튜브형 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

# 일반 주문 데이터

유형 CTN 25 D4 버전

주문 번호 <u>9006220000</u>

GTIN (EAN) 4008190198633

수량 1 ST

압착 공구, 접점용 압착 공구, 10mm², 25mm², 인덴트 압착

#### 공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

# 일반 주문 데이터

유형 EPG 45 버전

주문 번호 <u>1500830000</u> 압착 공구, 6mm², 150mm², 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착,

GTIN (EAN) 4050118309317 사다리꼴 압착, 타원형 압착

수량 1 ST

# ... 관형 케이블 러그용(EN 13600 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 일반 주문 데이터

유형 ES EPG 45 WM 16/35

1500920000

<u>00920000</u>

GTIN (EAN) 4050118309478

수량 1 S

주문 번호

버전

35mm², WM 압착

#### ... 압축 케이블 러그용(DIN 46235 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

#### 일반 주문 데이터

유형 ES EPG 45 HEX 16/35

주문 번호 <u>1500950000</u>

GTIN (EAN) 4050118309492

수량 1 ST

버전

35mm², 육각형 압착

#### 공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

#### 일반 주문 데이터

유형 EPG 60 버전

주문 번호 <u>2453810000</u> 프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm², 300mm², 육각형 압착, WM 압착,

GTIN (EAN) 4050118468434 인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착

수량 1 ST

작성 날짜 14.11.2025 05:53:11 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### ... 관형 케이블 러그용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

#### 일반 주문 데이터

ES EPG/HPG 60 WM 16

주문 번호 2469550000 GTIN (EAN)

4050118483833

수량 1 ST

압착 공구 인서트, 16mm², WM 압착

#### ... 압축 케이블 러그용



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

### 일반 주문 데이터

유형 ES EPG/HPG 60 HEX 16

주문 번호 2505170000 GTIN (EAN)

4050118519549

수량

압착 공구 인서트, 16mm², 육각형 압착

# 공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 일반 주문 데이터

유형 HPG 60

2453820000

4050118468427 타원

수량 1 ST

주문 번호

GTIN (EAN)

버전

6mm², 300mm², 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착,

타원형 압착

### ... 관형 케이블 러그용(EN 13600 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

### 일반 주문 데이터

유형 ES APG 80 WM 16 주문 번호 <u>1502470000</u>

1502470000 4050118310498

GTIN (EAN) 405011 수량 1 ST 버전

16mm², WM 압착

#### ... 압축 케이블 러그용(DIN 46235 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

#### 일반 주문 데이터

유형 ES APG 80 HEX 16 주문 번호 <u>1502630000</u> GTIN (EAN) 4050118310436 버전

16mm², 육각형 압착

수량

작성 날짜 14.11.2025 05:53:11 MEZ