


ES EPG 45 DIN 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

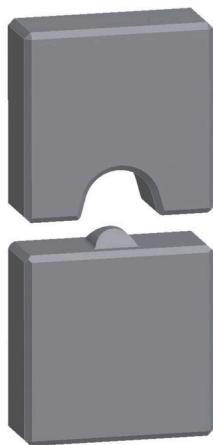

케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V,
2 Ah

일반 주문 데이터

버전	16mm ² , 인덴트 압착
주문 번호	1501330000
유형	ES EPG 45 DIN 16
GTIN (EAN)	4050118309751
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	12 mm
높이	60 mm
너비	30 mm
순중량	158 g

깊이 (인치)	0.4724 inch
높이 (인치)	2.3622 inch
폭 (인치)	1.1811 inch

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	인덴트 압착
케이블 러그 단면	공칭

16 mm²

압착 인서트

압착 폭	10 mm
크립핑 폭(mm)	10

구리 크립프 단면

16

접점 설명

컨ектор 단면적, 최대 AWG	6
압착 범위, 최대	16 mm ²

컨ектор 단면적, 최소 AWG

6

분류

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90