


CC-H 85/54 GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

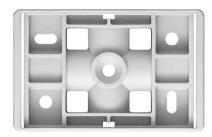





일반 주문 데이터

버전	ClipCard, 액세서리, 90 x 58 mm, 회색
주문 번호	<u>1631640002</u>
유형	CC-H 85/54 GR
GTIN (EAN)	4008190465261
수량	20 items

CC-H 85/54 GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC001288

EC001288

27-40-06-29

27-40-06-29

27-28-11-04

27-28-11-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이 고	13 mm	깊이 (인치)	0.5118 inch
표이 높이	90 mm	<u>표이 (인치)</u> 높이 (인치)	3.5433 inch
요 <u>하</u> 너비	58 mm	폭 (인치)	2.2835 inch
<u>- ' '</u> 순중량	20.9 g	1 (2 - 1)	
온도			
자드 오트 베이	40, 100 %		
작동 온도 범위	-40100 °C		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	-0.0	02 kg CO2 eq.
일반 데이터			
저항 코드에 따른 자재 컬러	8		
버전	마커 홀더		
너비	58 mm		
UL 94 가연성 등급	V-2		
작동 온도 범위, 최대	100 °C		
작동 온도 범위, 최소	-40 °C		
컬러 코드 할로겐	회색 아니요		
기본 재질	폴리아미드 66	N /1 - 14	4:0l
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	iviui	tiCard
권장 산업	기계 1 NA : Isi Carad - A ia		
콤비네이션당 마커 개수 작동 온도 범위	1 MultiCard = Accessories -40100 °C		
	-40100 C		
디바이스 마커			
할로겐	아니요		
 분류			
		_	

ETIM 6.0

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC001288

EC001288

EC001288

27-40-06-29

27-28-11-04

27-28-11-04

27-28-11-04



CC-H 85/54 GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

Natural



케이블 및 마커를 조이기 위한 CB 케이블 타이입니다.

- 특히 CLI M, SFX, WKM, WKS 케이블 마커를 고정하는 데 적합합니다.
- IEC 62275: 2006-준수
- 난연 등급 V2 ~ UL-94의 잘 깨지지 않는 폴리아미드 PA 6.6

일반 주문 데이터

유형	CB 360/4,5 NC	버전
주문 번호	<u>1279000000</u>	케이블 타이, 4.5 x 360 mm, 폴리아미드 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
수량	100 ST	
유형	OD 005 /7 5 NO	U.T.
πо	CB 365/7,5 NC	버전
ㅠㅎ 주문 번호	1279100000	머선 케이블 타이, 7.5 x 365 mm, 폴리아미드 66, 540 N
	, .	

카탈로그 상태 / 도면 3