


PAGETAB 20/8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

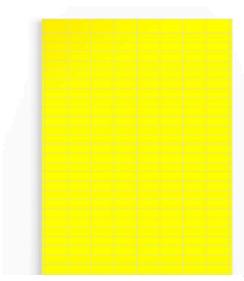





그림과 유사

PageTab은 시트 형태의 부직포 라벨입니다. 8 x 20 형식을 제외한 모든 라벨에는 검은색 테두리가 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	디바이스 마커, 디바이스 마커, 8 x 20 mm, 노란색
주문 번호	<u>1686180000</u>
유형	PAGETAB 20/8
GTIN (EAN)	4008190492571
수량	25 items

PAGETAB 20/8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-04

27-28-11-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
<u>. </u>			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
7101	0.00	7101 (01 ÷1)	0.0001 in als
깊이 높이	0.08 mm 8 mm	깊이 (인치) 높이 (인치)	0.0031 inch 0.315 inch
표이 너비	20 mm	포이 (인치) 폭 (인치)	0.7874 inch
_{키미} 소중량	10.44 g	그 (단시)	0.7674 IIICII
	10.44 g		
온도			
작동 온도 범위	-2993 °C		
환경 제품 규정 준수			
- 110 T A 11=11	T A		
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
일반 데이터			
접착물	영구 아크릴 혼성 중합체		
付항 코드에 따른 자재 컬러	4		
용지당 수	280		
H전	자체 접착		
크비	20 mm		
작동 온도 범위, 최대	93 °C		
작동 온도 범위, 최소	-29 °C		
걸러 코드	노란색		
기본 재질	아크릴 코팅 섬유 웨빙		
인쇄 문자	없는		
배키징 단위당 마커 개수	7000		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 시트	
	패키지 단위당 조합 개수	25	
	콤비네이션당 마커 개수	280	
콤비네이션당 마커 개수	1 Label sheet = 280 Device		
막동 온도 범위	-2993 °C		
ㅋㅎ 근ㅗ ㅋㅋ 임프린트	Neutral		
	Neutiai		
분류			
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
EOLAGO 11.0	07.00.44.04	FCLACC 12.0	07.00.11.04

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-28-11-04

27-28-11-04

27-28-11-04



PAGETAB 20/8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

