


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

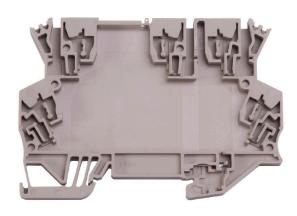







5개의 텐션 스프링 클램프 결선이 있는 모듈 단자대 형식의 소형 하우징을 엽니다. 라벨링에 투명 경첩이 있는 상단 플레이트를 사용할 수 있으며 전위차계 및 상태 디스플레이에 접근할 수 있습니다. 3개의 상단 결선을 연결하는 데 플러그인 점프바를 사용할 수 있습니다. 하우징을 닫기 위한 커버 플레이트도 제공됩니다.

일반 주문 데이터

버전	조립 레일 하우징, OMNIMATE 하우징 - TERMINALBOX 그레이 베이지, 하우징 베이스 부품, 결선 기술, FE 접점, 너비: 6 mm
주문 번호	<u>2312290000</u>
유형	GH MCZUE1.5/UE 1674
GTIN (EAN)	4032248726738
수량	100 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	91 mm	깊이 (인치)	3.5827 inch
<u>높이</u> 너비	63 mm 6 mm	높이 (인치) 폭 (인치)	2.4803 inch 0.2362 inch
년 <u>미</u> 순중량	12.76 g	국 (원시)	0.2302 1011
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
	10 11 12.2		
재료 데이터			
UL 94 가연성 등급	V-0	절연재	PA 66
전인 54 기인성 등립 절연재 그룹		<u> </u>	 미처리
기본 재질	 플라스틱	CTI(Comparative Tracking Index, 비교	600 ≤ CTI
		추적 지수)	
일반 데이터			
컬러 코드	그레이 베이지	보호 등급	IP20(설치 상태)
<u>장착 레일</u> 캡슐화 옵션	TS 32, TS 35 예	컬러 차트(유사)	
	जा		
디자인 - IN 표구 사항			
PCB 형태에 대한 공차	±0.1 mm	PCB 두께	1 mm
회로 보드 두께의 공차	±0.1 mm	. 52 1	
고객 맞춤 절단 가능	아니요	고객 맞춤 라벨 표시 가능	예
대체 색상	요청 시 추가		
조립품 속성			
경서 페베 스	2	PCB 개수, 최대	1
<u>결선 레벨 수</u> 점프바	 예	PCB 개구, 최내 결선 유형	1 텐션 클램프 결선
하우징 속성		EL 110	
11.5.15			
플립오버 장착식	예	마커 결합 가능	예
다음에 대한 대비로서 클립온풋 부분의	PE 접점, 접점 포함!	점프바	예
<u> </u>	2		
분류			
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	FC001031
ETIM 9.0	EC001031 EC001031	ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001031 EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-01	ECLASS 14.0	27-19-06-01

작성 날짜 12.11.2025 09:22:02 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ECLASS 15.0

27-19-06-01






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



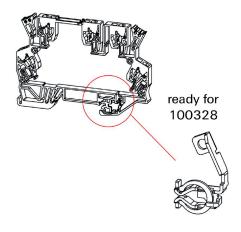





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

점프바









인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템를 제공합니다.

일반 주문 데이터

일반 수분	: 데이터	
유형	ZQV 4N/10 SW	버전
주문 번호	<u>1794060000</u>	W-시리즈, 점프바, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234059	
수량	20 ST	
유형	ZQV 4N/20 SW	버전
주문 번호	1909120000	W-시리즈, 점프바, 32 A
GTIN (EAN)	4032248535804	
수량	20 ST	
유형	ZQV 4N/3 SW	버전
주문 번호	1794000000	W-시리즈, 점프바, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233793	
수량	60 ST	
유형	ZQV 4N/4 SW	버전
주문 번호	1794030000	W-시리즈, 점프바, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233915	
수량	60 ST	
유형	ZQV 4N/41 SW	버전
주문 번호	<u>1794090000</u>	W-시리즈, 점프바, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234165	
수량	10 ST	
유형	ZQV 4N/10	버전
주문 번호	1528090000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332896	절연: 예, 너비: 58.7 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 4N/2	버전
주문 번호	<u>1527930000</u>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332766	절연: 예, 너비: 9.9 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 4N/3	버전
주문 번호	<u>1527940000</u>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332865	절연: 예, 너비: 16 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 4N/30	버전
주문 번호	<u>2561580000</u>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 30, 피치(mm)(P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118570113	절연: 예, 너비: 181.7 mm
수량	5 ST	
유형	ZQV 4N/32	버전
주문 번호	<u>2561670000</u>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 32, 피치(mm)(P): 6.00,
GTIN (EAN)	4050118570175	절연: 예, 너비: 193.9 mm
수량	5 ST	
	_	

카탈로그 상태 / 도면 5





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ZQV 4N/4	버전
주문 번호	1527970000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332889	절연: 예, 너비: 22.1 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 4N/5	버전
주문 번호	<u>1527980000</u>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332759	절연: 예, 너비: 28.2 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 4N/50	버전
주문 번호	<u>1528130000</u>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332902	절연: 예, 너비: 303.7 mm
수량	5 ST	
유형	ZQV 4N/6	버전
주문 번호	1527990000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332919	절연: 예, 너비: 34.3 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 4N/7	버전
주문 번호	1528020000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332780	절연: 예, 너비: 40.4 mm
GTIN (EAN) 수량	4050118332780 20 ST	절연: 예, 너비: 40.4 mm
		절연: 예, 너비: 40.4 mm 버전
수량	20 ST	
수량유형	20 ST ZQV 4N/8	버전
수량 유형 주문 번호	20 ST ZOV 4N/8 1528030000	버전 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 6.10,
수량 유형 주문 번호 GTIN (EAN)	20 ST ZQV 4N/8 1528030000 4050118332841	버전 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 6.10,
수량 유형 주문 번호 GTIN (EAN) 수량	20 ST ZOV 4N/8 1528030000 4050118332841 20 ST	버전 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 46.5 mm
수량 유형 주문 번호 GTIN (EAN) 수량	20 ST ZOV 4N/8 1528030000 4050118332841 20 ST ZOV 4N/9	버전 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 46.5 mm 버전
수량 유형 주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형 주문 번호	20 ST ZOV 4N/8 1528030000 4050118332841 20 ST ZOV 4N/9 1528070000	버전 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 46.5 mm 버전 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 32 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 6.10,

카탈로그 상태 / 도면 6