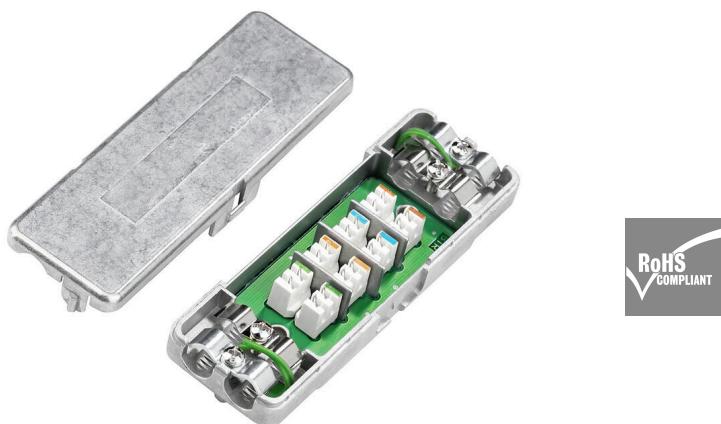


IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

바이드뮬러 결선 모듈은 케이블 여유분이 없는 제한된 공간에서 수리를 해야할 경우나 파손된 설치 케이블을 연장할 때 항상 유용합니다.

일반 주문 데이터

버전	결선 모듈, Cat. 7(ISO/IEC 11801), IP20
주문 번호	8808410000
유형	IE-CCM
GTIN (EAN)	4032248505999
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	112 mm	깊이 (인치)	4.4094 inch
높이	20 mm	높이 (인치)	0.7874 inch
너비	37 mm	폭 (인치)	1.4567 inch
길이	112 mm	길이 (인치)	4.4094 inch
순중량	155 g		

온도

보관 온도	작동 온도
설치 온도	

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

결선 1	IDC	결선 2	IDC
품목 설명	결선 모듈	컬러 코드	회색
하우징 기본 재질	완전 차폐 된 금속 하우징	범주	Cat. 7(ISO/IEC 11801)
외피 직경, 최소	5.5 mm	외피 직경, 최대	9.6 mm
장착 유형	벽면 장착	차폐	별도의 스트레인 릴리프가 있는 고정식 360° 차폐 결선

보호 등급	IP20
-------	------

분류

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

액세서리

쌍꼬임 케이블용 압입공구



쌍꼬임 케이블용 압입공구
 다양한 단자 스트립용 블레이드
 • AT&T의 110 Type
 • 66 Type
 • Krone의 LSA Plus Type(표준 및 가위형 절단 작업),
 630A6 전화 소켓용

일반 주문 데이터

유형	PUNCH DOWN TOOL PDT	버전
주문 번호	9013970000	액세서리, 접점용 압착 공구
GTIN (EAN)	4008190887957	
수량	1 ST	