


## H1,0/19 ZH GE SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

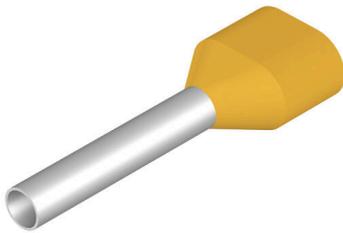

- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

### 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 16 mm, 12 mm, 노란색
주문 번호	<a href="#">9004910000</a>
유형	H1,0/19 ZH GE SV
GTIN (EAN)	4008190482688
수량	500 items
패키징	멀티팩 백

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	0.19 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	트윈 와이어 종단 페룰, 노란색	버전	트윈 와이어 종단 페룰
-------	----------------------	----	--------------

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	2 mm	접점면 길이(L2)	12 mm
칼라 폭(B)	3.2 mm	칼라 높이(A)	5.8 mm
플라스틱 칼라 두께(S2)	0.3 mm	L1(mm)	19.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 17	금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm
탈피 길이	16 mm	컨덕터 단면적	1 mm <sup>2</sup>
컬러 코드	Weidmueller		

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

도면

