


## H4,0/18 GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

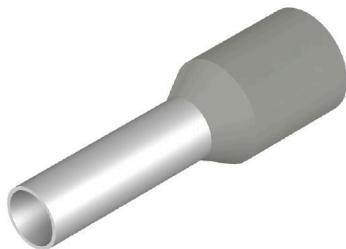

- 멀티팩 백
- 바이드뮬러 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

## 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페를, 표준, 12 mm, 10 mm, 회색
주문 번호	<a href="#">9026010000</a>
유형	H4,0/18 GR SV
GTIN (EAN)	4008190117382
수량	250 items
파키징	멀티팩 백

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E499744

## 치수 및 중량

순중량	0.29 g
-----	--------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 기술 데이터

품목 설명	플라스틱 슬리브 포함 와이어 종단 폐를, 회색	버전	표준
-------	------------------------------	----	----

## 와이어 종단 폐를

접점면 직경(D1)	2.8 mm	접점면 길이(L2)	10 mm
칼라 직경(D2)	4.8 mm	플라스틱 칼라 두께(S2)	0.3 mm
L1(mm)	18.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12
금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm	탈피 길이	12 mm
컨ектор 단면적	4 mm <sup>2</sup>	컬러 코드	Weidmueller

## 분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

