

## QL 3 SAK4


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

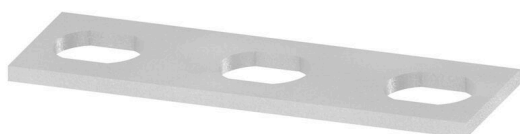

Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złą-  
czek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych.  
Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania  
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegu-  
nów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złącz-  
kach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe  
i wkręcane do złączy modułowych.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 4 1 A, Liczba biegunów: 3, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 18 mm
Nr zam.	<a href="#">0130700000</a>
Typ	QL 3 SAK4
GTIN (EAN)	4008 190085 117
Ilość	100 szt.



## QL 3 SAK4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Zaślepki rozłączenia



W odróżnieniu od złączek ze zintegrowaną dźwignią rozłączającą nasze wtyki rozłączające mogą być całkowicie rozłączone lub zdjęte ze złączki oraz wyłączone z danej aplikacji i stanowią uniwersalne alternatywne rozwiązanie dla standardowych rozłączników.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KISC M3X20.5/10 EK4	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">0303000000</a>	Pałak zaciskowy, Śruba mocująca, Stal	
GTIN (EAN)	4008190163686		
Ilość	100 ST		