

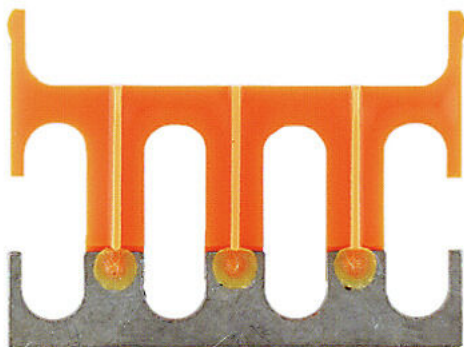
**QVS 4 SAKT1+2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****QVS4 030740**

Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączy odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączy modułowych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |  |
|------------|--|
| Wersja     | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, beżowy, 41 A, Liczba biegunów: 4, Raster w mm (P): 12.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 30 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">0307400000</a>   |
| Typ        | QVS 4 SAKT1+2  |
| GTIN (EAN) | 4008 19009 194 1   |
| Ilość      | 20 szt.  |

