

**QL 10 SAK2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



W odróżnieniu od złączek ze zintegrowaną dźwignią rozłączającą nasze wtyki rozłączające mogą być całkowicie rozłączone lub zdjęte ze złączki oraz wyłączone z danej aplikacji i stanowią uniwersalne alternatywne rozwiązanie dla standardowych rozłączników.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 32 A, Liczba biegunów: 10, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 60.6 mm
Nr zam.	<a href="#">0338100000</a>
Typ	QL 10 SAK2.5
GTIN (EAN)	4008190189426
Ilość	20 szt.



## QL 10 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Mostki poprzeczne




Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złązek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złązek modułowych.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VH 8/4.9/3.3	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0266700000</a>	Tuleja łącząca (terminal), przykręcany, Szerokość: 4.9 mm, Wysokość: 4.9 mm, Głębokość: 8 mm, Liczba biegunów: 1, miedź
GTIN (EAN)	4008190152031	
Ilość	100 ST	

## Wspornik montażowy

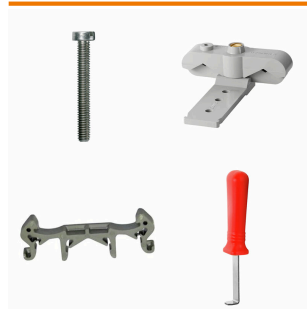

Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KISC M3X15/6 SAK2.5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">0359000000</a>	Pałąk zaciskowy, Śruba mocująca, Stal
GTIN (EAN)	4008190061548	
Ilość	100 ST	