

QL 2 SAK35N

 
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złą-
czek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych.
Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegu-
nów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złącz-
kach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe
i wkręcane do złączy modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 99 A, Liczba biegunów: 2, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 24.2 mm
Nr zam.	0564900000
Typ	QL 2 SAK35N
GTIN (EAN)	4008 190099282
Ilość	50 szt.

QL 2 SAK35N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wspornik montażowy



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SS M4 D 128-A 4	Wersja	
Nr zam.	0136400000	Podkładka blokująca, miedź	
GTIN (EAN)	4008190118143		
Ilość	100 ST		

Mostki poprzeczne




Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączek modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VH 17/8.2/5.2	Wersja	
Nr zam.	0267000000	Tuleja łącząca (terminal), przykręcany, Szerokość: 8 mm, Wysokość: 8 mm, Głębokość: 17 mm, Liczba biegunów: 1, Cu Zn	
GTIN (EAN)	4008190146986		
Ilość	50 ST		

Wspornik montażowy

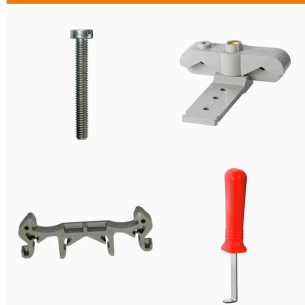

Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BFSC M4X30	Wersja	
Nr zam.	0267100000	Śruba mocująca (terminal), 4.00 mm, Stal, Głębokość: 7 mm, Szerokość: 7 mm, Wysokość: 30 mm	
GTIN (EAN)	4008190187897		
Ilość	50 ST		