

SH 2 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

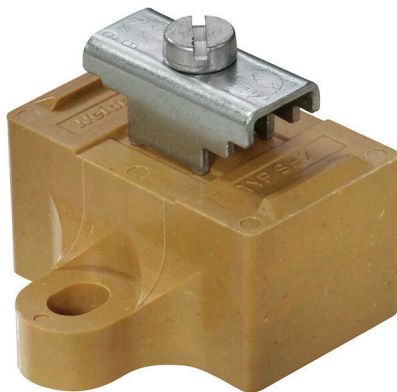

Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwiają to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wspornik szyny zbiorczej, Jasnożółty, 130 °C, Szerokość: 40 mm, V-0, KrG, przykręcany
Nr zam.	0641720000
Typ	SH 2 S
GTIN (EAN)	4008190166304
Ilość	10 szt.

Szyny zbiorcze



Dzięki naszym szynom zbiorczym wykonanym z różnych materiałów i powiązanim akcesoriom można łączyć przewody nawet przy bardzo małej ilości miejsca. W zależności od aplikacji potencjały można zbierać, rozdzielać lub rozpraszać.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Wersja
Nr zam.	0571300000	Szyna Bus (terminal), srebrny, Wysokość: 1000 mm, Głębokość: 6 mm, miedź
GTIN (EAN)	4008190015039	
Ilość	25 M	
Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Wersja
Nr zam.	0348900000	Szyna Bus (terminal), srebrny, Wysokość: 1000 mm, Głębokość: 3 mm, miedź
GTIN (EAN)	4008190024802	
Ilość	25 M	
Typ	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Wersja
Nr zam.	0438000000	Szyna Bus (terminal), srebrny, Wysokość: 1000 mm, Głębokość: 3 mm, Stal
GTIN (EAN)	4008190080938	
Ilość	25 M	
Typ	SSCH 10X3X2000 CU VERZ.	Wersja
Nr zam.	1397000000	Szyna Bus (terminal), srebrny, Wysokość: 2000 mm, Głębokość: 3 mm, miedź
GTIN (EAN)	4008190161170	
Ilość	20 M	
Typ	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Wersja
Nr zam.	0357400000	Szyna Bus (terminal), srebrny, Wysokość: 1000 mm, Głębokość: 6 mm, miedź
GTIN (EAN)	4008190169572	
Ilość	1 M	