

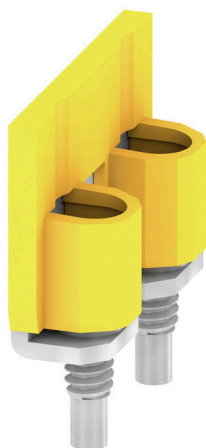
**WQV 35N/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złązek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złązek modułowych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, żółty, 125 A, Liczba biegunów: 2, Raster w mm (P): 16.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 9 mm
Nr zam.	<a href="#">1079200000</a>
Typ	WQV 35N/2
GTIN (EAN)	4008190378295
Ilość	20 szt.



**WQV 35N/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Narzędzia do cięcia i uwalniania złączy poprzecznych**

do połączeń poprzecznych serii Z Weidmüller do połączeń poprzecznych od WQV 2,5 do WQV 35 do okien połączeń poprzecznych zacisków WTR 2,5 i WSI 6

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	WAW 1 NEUTRAL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9004500000</a>	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
Ilość	1 ST	