



Weidmüller oferuje wtyki zaworowe jako przewód łączący z wtykami M8/M12 i wolną końcówką przewodu. Status wtyku zaworowego jest sygnalizowany diodą LED. Wtyki zaworowe mają połączenie ochronne. Dostępne w wersjach A, B, C zgodnych z DIN i standardami przemysłowymi. Klasa ochrony IP 67 zapewniana po wkręceniu. Decydujące znaczenie ma również kierunek wyjścia, dlatego Weidmüller oferuje inne wersje.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Przewód zaworu (zmontowany), wtyk prosty - wtyk zaworowy, Forma A (18 mm), M8 = żadna, Długość kabla: 0.5 m, PUR, czarny
Nr zam.	1099760050
Typ	SAIL-VSA-M8G-3-0.5U
GTIN (EAN)	4032248874675
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Ostatnia data zamówienia	2027-02-28T00:00:00+01:00

Rysunki


Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy



Schemat biegunów

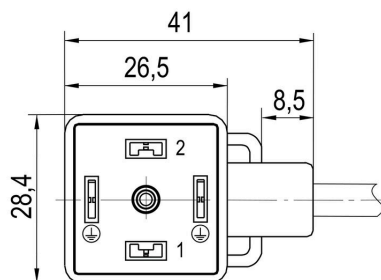

Schemat biegunów

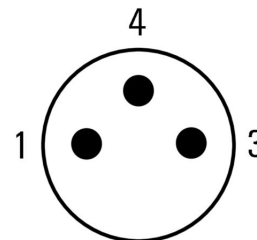

Schemat połączeń

