

**SAIL-VSBD180-M8G-3-2.5U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller oferuje wtyki zaworowe jako przewód łączący z wtykami M8/M12 i wolną końcówką przewodu. Status wtyku zaworowego jest sygnalizowany diodą LED. Wtyki zaworowe mają połączenie ochronne. Dostępne w wersjach A, B, C zgodnych z DIN i standardami przemysłowymi. Klasa ochrony IP 67 zapewniana po wkręceniu. Decydujące znaczenie ma również kierunek wyjścia, dlatego Weidmüller oferuje inne wersje.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Przewód zaworu (zmontowany), wtyk prosty - wtyk zaworowy, Forma B DIN (10 mm), M8 = żadna, Długość kabla: 2.5 m, PUR, czarny
Nr zam.	<a href="#">1276450250</a>
Typ	SAIL-VSBD180-M8G-3-2.5U
GTIN (EAN)	4050118130539
Ilość	1 szt.



**Rysunki**


**Rysunek wymiarowy**




**Rysunek wymiarowy**



**Schemat biegunów**

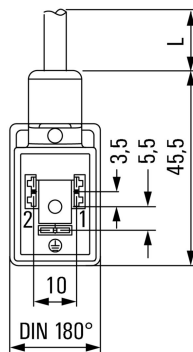

**Schemat biegunów**

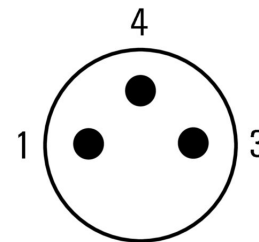

**Schemat połączeń**

