

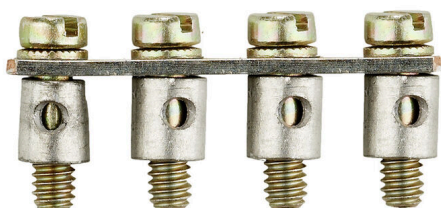
Q 4 DLI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złązek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złązek modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 24 A, Liczba biegunów: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Nie, Szerokość: 23.3 mm |
| Nr zam. | 1312700000 |
| Typ | Q 4 DLI |
| GTIN (EAN) | 4008190162122 |
| Ilość | 50 szt. |

