

## ZQV 2.5N/8 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu

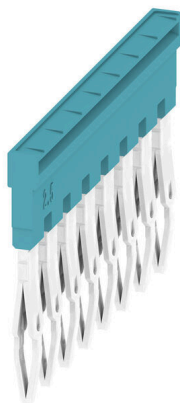

Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złą-  
czek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych.  
Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania  
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegu-  
nów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złącz-  
kach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe  
i wkręcane do złączy modułowych.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba biegunów: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5 mm
Nr zam.	<a href="#">1527840000</a>
Typ	ZQV 2.5N/8 BL
GTIN (EAN)	4050118448597
Ilość	20 szt.

