

ZQV 2.5N/20 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

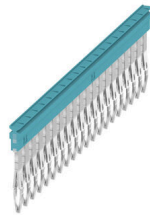

Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złą-
czek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych.
Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegu-
nów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złącz-
kach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe
i wkręcane do złączy modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba biegunów: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102 mm
Nr zam.	1527890000
Typ	ZQV 2.5N/20 BL
GTIN (EAN)	4050118448566
Ilość	20 szt.

