


Zdjęcie produktu**WKS 1/4 160431**

Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączy odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączy modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, pomarańczowy, 41 A, Liczba biegunów: 4, Raster w mm (P): 14.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 6.1 mm
Nr zam.	1604310000
Typ	WKS 1/4
GTIN (EAN)	4008190886851
Ilość	50 szt.

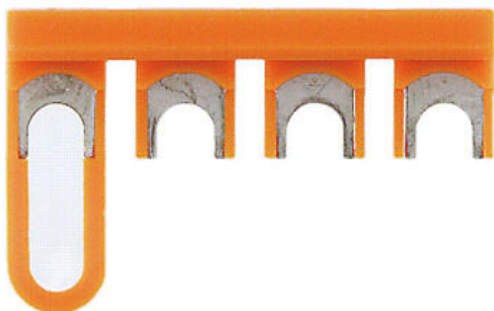