

ZQV 4N/20 RD


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

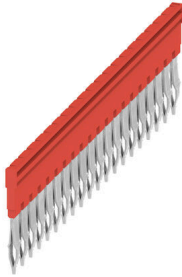

Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złą-
czek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych.
Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegu-
nów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złącz-
kach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe
i wkręcane do złączy modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wersja | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba biegunów: 20, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 27.95 mm |
| Nr zam. | 2810860000 |
| Typ | ZQV 4N/20 RD |
| GTIN (EAN) | 4064675283478 |
| Ilość | 20 szt. |

