

ZQV 2.5N/4 BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

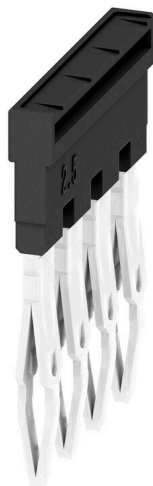

Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączy odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączy modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1 mm
Nr zam.	2831690000
Typ	ZQV 2.5N/4 BK
GTIN (EAN)	4064675416920
Ilość	60 szt.

