

MOPL K81 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

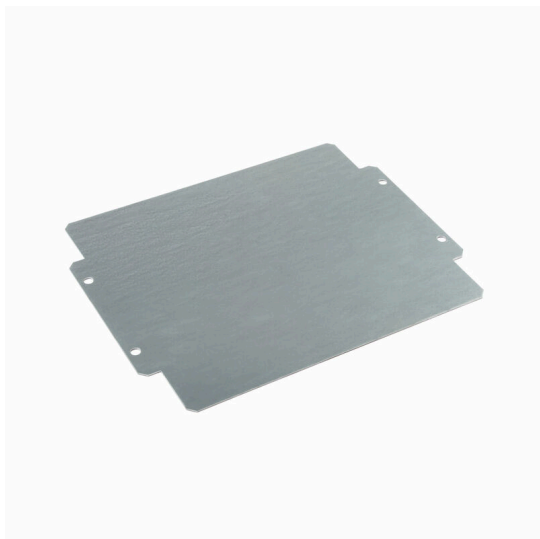


Abbildung ähnlich

seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Płyta montażowa, Wysokość: 290 mm, Szerokość: 385 mm, Głębokość: 2 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa ocynkowana, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	3073170000
Typ	MOPL K81 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858100
Ilość	1 szt.

MOPL K81 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	2 mm	Głębokość (cale)	0.0787 inch
Wysokość	290 mm	Wysokość (cale)	11.4173 inch
Szerokość	385 mm	Szerokość (cale)	15.1575 inch
Wymiar mocowania wysokość	100 mm	Wymiar mocowania szerokość	370 mm
Masa netto	1613 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Grubość materiału	2 mm	Rodzaj zamocowania	przykręcany
Powierzchnia	ocynkowany	Materiał podstawowy	blacha stalowa ocynkowana

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	2 mm	Rodzaj zamocowania	przykręcany
Powierzchnia	ocynkowany	Materiał podstawowy	blacha stalowa ocynkowana
Wymiar mocowania szerokość	370 mm	Wymiar mocowania wysokość	100 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		