


DG CABTITE 20X20 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

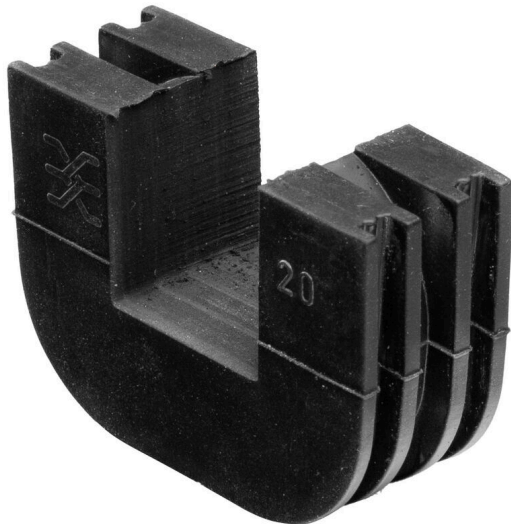

Inteligentne rozwiązania w zakresie okablowania to oszczędność cennego czasu i pieniędzy. System modułowy FieldPower® zawiera odpowiednie rozwiązania do wszystkich zadań związanych z okablowaniem. Składane uszczelki do wstępnie zmontowanych kabli Uszczelki dostępne z gwintami przyłączy M16 i M20. Możliwa integracja urządzeń operacyjnych i sygnalizacyjnych w uszczelkach

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkładka uszczelniająca Field Power®, Uszczelka, IP54, z odpowiednią obudową, EPDM
Nr zam.	3082240000
Typ	DG CABTITE 20X20 PT6
GTIN (EAN)	4099987092579
Ilość	10 szt.

Rysunki



Akcesoria

SE mały 20x20mm szary



Niezależnie do średnicy kabla, w asortymencie Cabtite zawsze można znaleźć odpowiednią wkładkę uszczelniającą.

Stożkowy kształt elementów uszczelniających pozwala na łatwe wsuwanie wcześniej umieszczonych zatraskowych wkładów kratowych od wewnątrz na zewnątrz. Elementy zapewniają uszczelnienie pośrednich przestrzeni i gwarantują redukcję naprężeń zgodnie z normą DIN EN 62444. Wkładki uszczelniające w połączeniu z ramkami zapewniają kategorię ochronną IP 66. Ze względu na rowkowy kształt z falistym wycięciem są odpowiednie zwłaszcza do wstępnie konfekcjonowanych kabli.

Czarne wkładki uszczelniające są przeznaczone w szczególności do wysokich temperatur pracy i spełniają wymagania klasy palności UL 94 HB. Szare elementy uszczelniające są zgodne z wymaganiami klasy palności UL 94 V0 i z tego powodu są odpowiednie do zastosowań w kolejnictwie. Stosując kilka wkładek, przez element uszczelniający można przeprowadzić co najmniej dwa kable, a także kable specjalne.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CABTITE BSE SML GY	Wersja
Nr zam.	2583350000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118615609	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 1.5 SML GY	Wersja
Nr zam.	2583370000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616736	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 1.5-2 SML GY	Wersja
Nr zam.	2583360000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616163	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 1/ASI SML GY	Wersja
Nr zam.	2584810000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616118	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 10-11 SML GY	Wersja
Nr zam.	2584610000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118617009	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 11-12 SML GY	Wersja
Nr zam.	2584600000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118617139	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 12-13 SML GY	Wersja
Nr zam.	2584590000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118615746	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66

DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	CABTITE SE 13-14 SML GY	Wersja
Nr zam.	2584570000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616132	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 14-15 SML GY	Wersja
Nr zam.	2584560000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616149	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 15-16 SML GY	Wersja
Nr zam.	2584550000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616156	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 2 SML GY	Wersja
Nr zam.	2583390000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616477	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 2-3 SML GY	Wersja
Nr zam.	2583380000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616729	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 2/4-5 SML GY	Wersja
Nr zam.	2584900000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616767	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 2/5-6 SML GY	Wersja
Nr zam.	2584890000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616781	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 2/6.5 SML GY	Wersja
Nr zam.	2584880000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118615531	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 2/7 SML GY	Wersja
Nr zam.	2584830000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616750	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 2/8 SML GY	Wersja
Nr zam.	2584820000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616125	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 2/ASI SML GY	Wersja
Nr zam.	2584800000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118617016	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 3 SML GY	Wersja
Nr zam.	2583410000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616507	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP54, IP65, IP66
Typ	CABTITE SE 3-4 SML GY	Wersja
Nr zam.	2583400000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616958	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66

DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	CABTITE SE 4-5 SML GY	Wersja
Nr zam.	2583440000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616743	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 4/2-3 SML GY	Wersja
Nr zam.	2584870000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616804	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 4/3-4 SML GY	Wersja
Nr zam.	2584860000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616774	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 4/4-5 SML GY	Wersja
Nr zam.	2584840000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616798	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 4/4.5 SML GY	Wersja
Nr zam.	2584850000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616224	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 6-7 SML GY	Wersja
Nr zam.	2583460000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616668	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 7-8 SML GY	Wersja
Nr zam.	2584660000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616385	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 8-9 SML GY	Wersja
Nr zam.	2584650000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616187	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Typ	CABTITE SE 9-10 SML GY	Wersja
Nr zam.	2584630000	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE,
GTIN (EAN)	4050118616996	Jasnoszary, Wysokość: 20.3 mm, Szerokość: 20.3 mm, Głębokość:
Ilość	10 ST	17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66