

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



WIL-Vario to solidna lampa LED do zastosowań przemysłowych, która zapewnia maksymalną indywidualność. Posiada w pełni obudowaną aluminiową obudowę, zapewnia ochronę klasy IP67 i jest dopasowana do wymagających otoczeń.

Dzięki protokołowi WS2812B każda dioda LED może być indywidualnie sterowana pod względem koloru, jasności i funkcji.



Oświetlenie pracuje w napięciu znamionowym 5 V DC. Jego bezszczerelinowa możliwość układania w stosy sprawia, że idealnie nadaje się do aplikacji, takich jak wskaźniki poziome, znakowanie obszaru lub oświetlenie punktowe.

### Ogólne dane zamówieniowe


Nr zam.	3138120000
Typ	<a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X</a>
GTIN (EAN)	4099987365994
Ilość	1 szt.



**Rysunek**

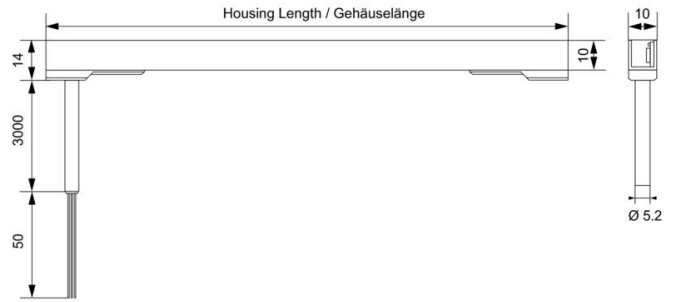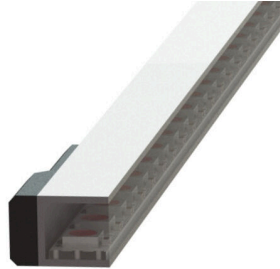

WS2812B LED Control Options

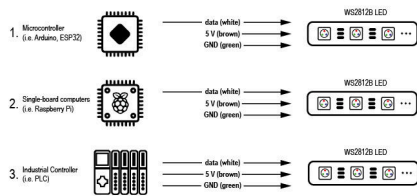

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Zacisk montażowy M8 / M12



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M12-CLIP	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">1362750000</a>		
GTIN (EAN)	4050118164879		
Ilość	10 ST		