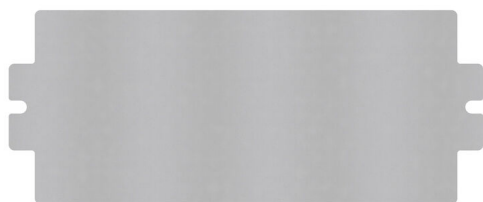


KLIPPON K31 MOPL 0817 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, proste, Wysokość: 67 mm, Szerokość: 164 mm, Głębokość: 1.5 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	8000188283
Typ	KLIPPON K31 MOPL 0817 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062427
Ilość	1 szt.

KLIPPON K31 MOPL 0817 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	1.5 mm	Głębokość (cale)	0.0591 inch
Wysokość	67 mm	Wysokość (cale)	2.6378 inch
Szerokość	164 mm	Szerokość (cale)	6.4567 inch
Masa netto	120.8 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Informacje ogólne

Grubość materiału	1.5 mm	Rodzaj zamocowania	przykręcany
Wskazówka montażowa	Płyta montażowa	Powierzchnia	ocynkowany
Materiał podstawowy	blacha stalowa	mocowanie do wbudowania	przykręcany
obszary zastosowania	technika instalacyjna		

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	1.5 mm	Rodzaj zamocowania	przykręcany
Średnica otworu oczka lutowniczego (D)	7 mm	Powierzchnia	ocynkowany
Materiał podstawowy	blacha stalowa		

Numery certyfikatów obudowy

Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)	DE PS24 10 160412 001ISS03
-----------------------------------	-------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		