

H10,0/24S ZH EB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

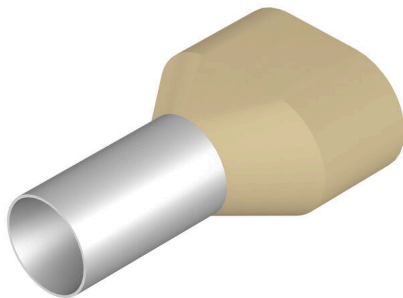

Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C

Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)

Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane

Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm, kość słoniowa
Nr zam.	9018860000
Typ	H10,0/24S ZH EB
GTIN (EAN)	4032248105816
Ilość	100 szt.
opakowanie	luzem

Rysunki

Rysunek

