

H0,25/12 HBL SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

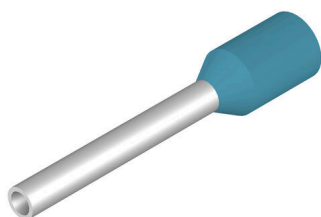

Kod koloru wg Weidmüller w workach MultiPack (5 x 100 szt.)

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
Nr zam.	9025780000
Typ	H0,25/12 HBL SV
GTIN (EAN)	4008 190053239
Ilość	500 szt.
opakowanie	Worek MultiPack

H0,25/12 HBL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	0.06 g
------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor jasnoniebieski	Wykonanie	standard
---------------	---	-----------	----------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	0.8 mm	długość powierzchni styku (L2)	8 mm
średnica kołnierza (D2)	1.8 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.25 mm
L1 in mm	12.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 24 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.15 mm	Długość odizolowania	10 mm
Przekrój przyłącza przewodu	0.25 mm ²	kod koloru	Weidmueller

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunki

Rysunek

