


H150,0/54 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

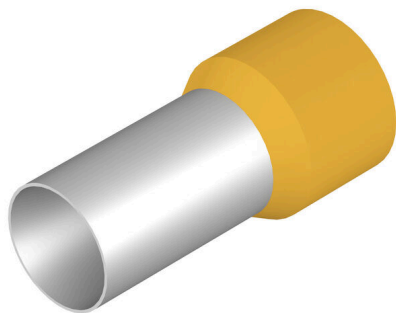

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru
Weidmüller Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 38 mm, 32 mm, żółty
Nr zam.	9028230000
Typ	H150,0/54 GE
GTIN (EAN)	4008190891602
Ilość	25 szt.
opakowanie	luzem

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E499744

Wymiary i masa

Masa netto	10.8 g
------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor żółty	Wykonanie	standard
---------------	--	-----------	----------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	18.5 mm	długość powierzchni styku (L2)	32 mm
średnica kołnierza (D2)	23.5 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.75 mm
L1 in mm	54.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 300 MCM maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.5 mm	Długość odizolowania	38 mm
Przekrój przyłącza przewodu	150 mm ²	kod koloru	Weidmueller

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunek

