

## H4,0/20DS GR


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

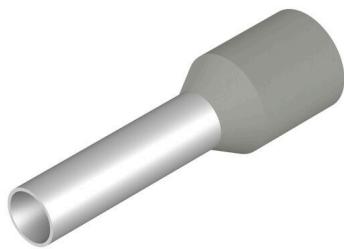

Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność cieplna do 105°C

Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)

Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane

Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, szary
Nr zam.	<a href="#">9203630000</a>
Typ	H4,0/20DS GR
GTIN (EAN)	4032248565078
Ilość	500 szt.
opakowanie	luzem



Rysunki

Rysunek

