

# Справочный листок технических данных


H1,5/16 R

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

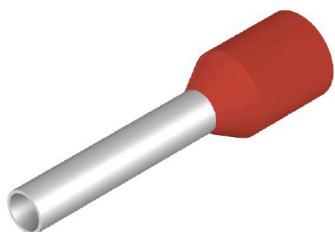

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, красный
Заказ №	<a href="#">0635100000</a>
Тип	H1,5/16 R
GTIN (EAN)	4008190141745
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью



## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

### Размеры и массы

Масса нетто 0.13 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - красный	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

### Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1) 1.7 mm

Диаметр изоляции (D2) 3.5 mm

L1 в мм 16.00 mm

Толщина металлической втулки (S1) 0.15 mm

Поперечное сечение соединяемого провода 1.5 mm<sup>2</sup>

Длина поверхности контакта (L2) 10 mm

Толщина изоляции (S2) 0.25 mm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.

Длина зачистки изоляции 12 mm

Цветовой код Weidmueller

### Классификации

ETIM 8.0 EC000005

ETIM 10.0 EC000005

ECLASS 15.0 27-40-02-01

ETIM 9.0 EC000005

ECLASS 14.0 27-40-02-01

**Изображения**

**Чертеж**

