Справочный листок технических дан-






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

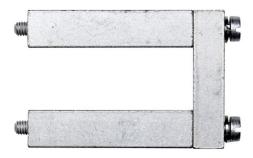







Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серебристо-серый, 269 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (Р): 32.00, Изолированный: Нет, Ширина: 10 mm
Заказ №	<u>1063300000</u>
Тип	WQV 120/2
GTIN (EAN)	4008190025830
Кол.	5 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать	Соответствовать		
Размеры и массы				
Глубина	71.8 mm	Глубина (дюймов)	2.8268 inch	
Высота	44 mm	Высота (в дюймах)	1.7323 inch	
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch	
Масса нетто	143.4 g			
Температуры				
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура при длительном	-50 °C	Температура при длительном	100 °C	
использовании, мин.		использовании, макс.	100 0	
Экологическое соответств	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соотратствует без иск	/поления		
REACH SVHC	Соответствует без исключения Нет SVHC выше 0.1 wt%			
_	,			
Дополнительные техничес	кие данные			
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный	
Общие сведения			монтаж	
Оощие сведения				
Количество полюсов	2	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Параметры системы				
Исполнение	для клемм			
Размеры				
Шагвмм (Р)	32.00 mm			
Расчетные данные				
Номинальный ток	269 A			
Характеристики материал	ıa			
Основной материал	PA 66	Цветовой код	серебристо-серый	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2			
Классификации				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489 EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 10.0	EC000489 EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
LINVI IU.U				
ECLACE 0.1	27 1/ 11 //	ECLACE 100		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-40 27-14-11-40	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-40 27-14-11-40	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 15.0

27-25-03-03

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах



Кол.

- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

Основные данные для заказа

 Тип
 WAW 1 NEUTRAL
 Версия

 Заказ №
 9004500000
 Miscellaneous tools

 GTIN (EAN)
 4008190053925