CH20M22 C TP 8089



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

















Защелкивающаяся крышка корпуса CH20M практична в использовании. Она может быть запечатана, что обеспечивает дополнительную надежность и защиту содержимого. Также возможна печать на крышке с использованием тампопечати для четкого отображения важной информации или логотипов.

Кроме того, маркерами можно наносить конкретные инструкции или маркировку непосредственно на крышку.

Основные данные для заказа

Версия	Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH2OM прозрачный, Откидывающаяся крышка, Ширина: 22.5 mm
Заказ №	1073420000
Тип	CH20M22 C TP 8089
GTIN (EAN)	4032248831470
Кол.	50 Штука

CH20M22 C TP 8089



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Cm/Swyo	6 mm	Environ (noŭvon)	0.2362 inch
Глубина		Глубина (дюймов)	
Высота	86.9 mm 22.5 mm	Высота (в дюймах)	3.4213 inch
Ширина Масса нетто	3.84 g	Ширина (в дюймах)	0.8858 inch
Температуры	3.04 y		
температуры			
Температура окружающей среды	-25 °C85 °C	Температурный диапазон вставки	-40120 ℃
Влажность	Отн. влажность 5– 93 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата		
Экологическое соответствие	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Общие данные			
Цветовой код	прозрачный	Вид защиты	IP20 в установленном
Дээгээл көд	poopas	27, 4 30.47.15.	состоянии
Таблица цветов (аналогич.)	-	Информация относительно тестирования всей сборки, см. указанные статьи	CH20M22 B BK/OR 2010
Способность к заливке	Нет	,	
Варианты индивидуализациі	1		
Возможны вырезы по заказу клиента	Нет	Возможна маркировка по заказу клиента	Да
Процесс оформления заказа для клиента	См. руководство ниже загрузок	Альтернативные цвета	Дополнительно - по запросу
Данные о материалах			
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Изоляционный материал	PC
Группа изоляционного материала	Illa	Поверхность	необработанный
Основной материал	Пластмасса	Сравнительный показатель пробоя (CTI)	175 ≤ CTI <400
Классификации			
ETIM 7 O	EC001021	ETIM O O	EC001031
ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001031 EC001031	ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001031 EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-18-27-92
ECLASS 15.0 ECLASS 15.0	27-19-06-03	ECLASS 14.0	27-19-00-03
Свойства компонента			
Предохранительная блокировка	возможность пломбирования	Совместимый маркер	Да

Дата создания 14.11.2025 05:45:30 MEZ

Статус каталога / Изображения

We

Weidmüller 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


CH20M22 C TP 8089

Изображения

Изображение изделия



Габаритный чертеж

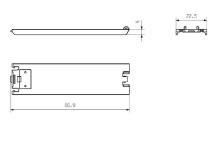

CH20M22 C TP 8089



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

ОСПОВП	усновные данные для заказа		
Тип	ESG 8/13.5/43.3 SAI SDR	Версия	
Заказ №	1038860000	ESG, Маркировочные элементы для устройств х 13.5 mm, PA 66,	
GTIN (EAN)	4032248768110	Цветовой код: по желанию клиента, втычной	
Кол.	1 ST		

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Версия
Заказ №	<u>1912130000</u>	ESG, Маркировочные элементы для устройств х 13.5 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248541164	Цветовой код: прозрачный, втычной
Кол.	5 ST	