

# Справочный листок технических данных


H0,5/18D W

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

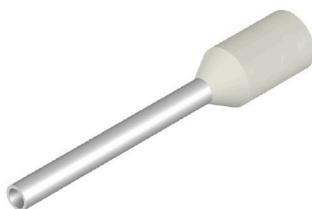

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, белый
Заказ №	<a href="#">1076990000</a>
Тип	H0,5/18D W
GTIN (EAN)	4032248834624
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью



## H0,5/18D W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E354986

### Размеры и массы

Масса нетто 0.09 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - белый	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

### Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1) 1 mm

Диаметр изоляции (D2) 2.6 mm

L1 в мм 18.00 mm

Толщина металлической втулки (S1) 0.15 mm

Длина зачистки изоляции 14 mm

Цветовой код DIN

Длина поверхности контакта (L2) 12 mm

Толщина изоляции (S2) 0.25 mm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG 20, макс.

Военное обозначение T 20A 003 A

Поперечное сечение соединяемого провода 0.5 mm<sup>2</sup>

### Классификации

ETIM 8.0 EC000005

ETIM 10.0 EC000005

ECLASS 15.0 27-40-02-01

ETIM 9.0

ECLASS 14.0

EC000005

27-40-02-01

**Изображения**

**Чертеж**

