Справочный листок технических дан-

CH20M45 F BK 2010



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

















Передний элемент корпуса CH2OM располагает множеством опций для индивидуального оформления и функциональности. Можно выбрать между различными способами печати, такими как тампопечать и лазерная гравировка, для создания привлекательных конструкций в точном соответствии с дизайнерским замыслом. Возможно исполнение лазерных вырезов под электронные компоненты. Допускается использование маркеров. Передний элемент может быть оснащен шарнирной крышкой.

Основные данные для заказа

Версия	Передний элемент, OMNIMATE Housing — серия CH2OM черный, Передний элемент, включая подготовку для откидывающейся крышки, Ширина: 45 mm
Заказ №	1104420000
Тип	CH20M45 F BK 2010
GTIN (EAN)	4032248879472
Кол.	30 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	15.5 mm	Глубина (дюймов)	0.6102 inch
Высота	100 mm	Высота (в дюймах)	3.937 inch
Ширина	45 mm	Ширина (в дюймах)	1.7716 inch
Масса нетто	10.22 g	ширина (в дюимах)	1.77 10 11011
Температуры			
Температура окружающей среды	-25 °C85 °C	Температурный диапазон вставки	-40120 ℃
Влажность	Отн. влажность 5- 93 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата	· companyprism granucer series	20
Экологическое соответствие	в изделия		'
Состояние сострототние РоЦС	Coorporation for your	ышил	
Cостояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt%	нин	
Общие данные			
			IDOO
Цветовой код	черный	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Информация относительно тестирования всей сборки, см. указанные статьи	CH20M45 B BK/OR 2010
Способность к заливке	Нет		
Варианты индивидуализациі	1		
	_		_
Возможны вырезы по заказу клиента	Да	Возможна маркировка по заказу клиента	Да
Процесс оформления заказа для клиента	См. руководство ниже загрузок	Возможности обработки	Лазерная обработка, Дробление
Данные о материалах			
Kanaa aayya aaya iyo aaya III OA	V-0	14	DA 66 CE 20
Класс пожаростойкости UL 94 Группа изоляционного материала	v-∪ 	Изоляционный материал Поверхность	PA 66 GF 30 необработанный
Основной материал	Пластмасса	Сравнительный показатель пробоя (СТІ)	600 ≤ CTI
Классификации			
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-03	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		
Свойства компонента			
Устанавливаемая защелкивающаяся крышка	Да	Совместимый маркер	Нет

Дата создания 15.11.2025 04:25:14 МЕZ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


Изображения

CH20M45 F BK 2010

Изображение изделия



Габаритный чертеж

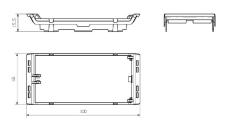

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

СН20М45 С - перекидная крышка



Защелкивающаяся крышка корпуса СН2ОМ практична в использовании. Она может быть запечатана, что обеспечивает дополнительную надежность и защиту содержимого. Также возможна печать на крышке с использованием тампопечати для четкого отображения важной информации или логотипов.

Кроме того, маркерами можно наносить конкретные инструкции или маркировку непосредственно на крышку.

Основные данные для заказа

Тип	CH20M45 C BK 1819	Версия
Заказ №	1104430000	Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH2OM черный,
GTIN (EAN)	4032248878901	прозрачный, Откидывающаяся крышка, Ширина: 45 mm
Кол.	30 ST	
Тип	CH20M45 C TP 8089	Версия
Тип Заказ №	CH20M45 C TP 8089 1104440000	Версия Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH20M
		•