 


IE-SW-BL05T-5GT

Изображение изделия



Основные данные для заказа

Заказ №	1286850000
Тип	IE-SW-BL05T-5GT
GTIN (EAN)	4050118077575
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2016-07-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	IE-SW-BL05T-4GT-1GS

IE-SW-BL05T-5GT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E141197
Номер сертификата (cULusEX)	E223527

Размеры и массы

Глубина	105	Глубина (дюймов)	4.1338 inch
Высота	130 mm	Высота (в дюймах)	5.1181 inch
Ширина	35 mm	Ширина (в дюймах)	1.378 inch
Масса нетто	290 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Общие данные

Вид защиты	IP30
------------	------

MTBF

MTBF	В соответствии со стандартом	Telcordia (Bellcore), GB
	Время работы (часы), мин.	478000 h

Интерфейсы

Функциональный блок DIP-переключатель	Контроль портов, Активация/деактивация защиты от шторма широковещательных пакетов, Включение/отключение поддержки Jumbo-кадров	Количество портов	5 * RJ45 10/100/1000BaseT(X)
---------------------------------------	--	-------------------	---------------------------------

Окружающие условия

Рабочая температура, макс.	75 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
----------------------------	-------	---------------------------	--------

Технические данные

Основной материал корпуса	Металл	Вид монтажа	DIN-рейка, Панель (с опциональным монтажным комплектом)
Вид защиты	IP30	Скорость	Gigabit Ethernet
Коммутатор	unmanaged		

Технология

Стандартный	IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for
-------------	---

Технические данные

100BaseT(X) and
100BaseFX, IEEE 802.3ab
for 1000BaseT(X), IEEE
802.3x for flow control

Характеристики коммутаторов

Размер пакетного буфера	1088 kBit	Полоса пропускания объединительной платы	10 Gbit/s
Поддержка Jumbo-кадров	до 9,6 КБ		

Электропитание

Потребляемый ток	0,20 А при 24 В	Соединение	1 съемный 6-полюсный клеммный блок
------------------	-----------------	------------	------------------------------------

сертификаты и соответствие требованиям по ЭМС

Вибрация	по стандарту IEC 60068-2-6	Ударная нагрузка	по стандарту IEC 60068-2-27
Судоходство	DNV-GL	Норма безопасности	UL508, EN 60950-1

Классификации

ETIM 6.0	EC000734	ETIM 7.0	EC000734
ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 9.0	19-17-01-06
ECLASS 9.1	19-17-01-06	ECLASS 10.0	19-17-04-02
ECLASS 11.0	19-17-04-02	ECLASS 12.0	19-17-04-02
ECLASS 13.0	19-17-04-02	ECLASS 14.0	19-17-04-02
ECLASS 15.0	19-17-04-02		

Материал корпуса

Основной материал корпуса	Металл
---------------------------	--------

IE-SW-BL05T-5GT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Установочный комплект для установки в 19-дюймовые стойки


- Для монтажа устройств, предназначенных для установки на ДИН-рейках, в 19-дюймовых стойках



Основные данные для заказа

Тип	RM-KIT	Версия
Заказ №	1241440000	Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN)	4050118029154	
Кол.	1 ST	

Установочный комплект для установки стенки

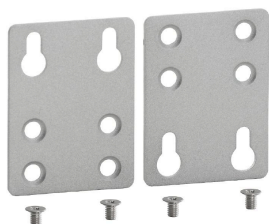

Установочный комплект для альтернативного монтажа на стенку компонентов промышленного Ethernet, предназначенных для установки на ДИН-рейках (типа top-hat). IE-WALLMOUNT-KIT-30MM для использования с:

- Коммутаторами промышленного Ethernet серий IE-SW-BL05 IE-WALLMOUNT-KIT-46MM для использования с:
- Коммутаторами промышленного Ethernet серий IE-SW-BL06/BL08/VL05/VL08/VL09/VL16/PL06/PL08/PL09/PL10/PL16/PL18
- Медиаконвертерами промышленного Ethernet серий IE-MC-VL
- Коммутаторами промышленного Ethernet серий IE-WL-AP

Основные данные для заказа

Тип	IE-WALLMOUNT-KIT-30MM	Версия
Заказ №	1504450000	Kit for wall mounting
GTIN (EAN)	4050118312300	
Кол.	1 ST	

Ethernet



- Подходит для Кат. 5 (до 100 МГц) и Кат. 6 (до 250 МГц, класс E)
- Подходит для PoE+ (по стандарту IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, тип 3 и 4)
- Защита для всех пар кабелей
- Соединение через гнезда RJ45
- Металлический корпус

IE-SW-BL05T-5GT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	VDATA CAT6	Версия
Заказ №	1348590000	Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,
GTIN (EAN)	4050118153002	802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4
Кол.	1 ST	