
#### **HDC MF 24B AF**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

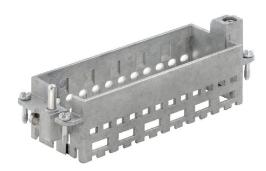





#### Основные данные для заказа

Версия	Frame
Заказ №	<u>1429050000</u>
Тип	HDC MF 24B AF
GTIN (EAN)	4050118233285
Кол.	1 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Damies v. 2002 - 1000 -			
Допуски к эксплуатации	c <b>SII</b>		
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (cURus)	E92202		
Размеры и массы			
F (	07.05		4.4705 : 1
Глубина	37.35 mm	Глубина (дюймов)	1.4705 inch
Высота	36.4 mm	Высота (в дюймах)	1.4331 inch
Ширина Масса нетто	111 mm 97.2 g	Ширина (в дюймах)	4.3701 inch
	57.2 g		
Томпоратуры			
Предельная температура	-40 °C 125 °C		
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключе	нием	
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5b	pa-82eae491b46a	
<b>-</b>	заземления (РЕ)		
данные соединении защ. :			
	ла РЕ Винторое соелинение	Поперешное сецение соединитель	ного 10 mm²
Данные соединений защ. : Вид соединения защитного провод	да РЕВинтовое соединение	Поперечное сечение соединитель провода, макс.	ьного 10 mm²
		•	
Вид соединения защитного провод Поперечное сечение соединителы провода, мин.		провода, макс.	
Вид соединения защитного провод Поперечное сечение соединителы провода, мин.  Общие данные	ного 0.5 mm²	провода, макс. Момент затяжки, макс., соединен	ие PE 1.2 Nm
Вид соединения защитного провод	ного 0.5 mm²  8  Цинковое литье под	провода, макс.	
Вид соединения защитного провод Поперечное сечение соединителы провода, мин. <b>Общие данные</b> Типоразмер установки Основной материал	ного 0.5 mm²	провода, макс. Момент затяжки, макс., соединен Циклы коммутации	ие PE 1.2 Nm  ≥ 500
Вид соединения защитного провод Поперечное сечение соединителы провода, мин.  Общие данные  Типоразмер установки Основной материал  Количество слотов	ного 0.5 mm²  8  Цинковое литье под давлением	провода, макс. Момент затяжки, макс., соединен Циклы коммутации	ие PE 1.2 Nm ≥ 500
Вид соединения защитного провод Поперечное сечение соединителы провода, мин.  Общие данные  Типоразмер установки Основной материал  Количество слотов	ного 0.5 mm²  8  Цинковое литье под давлением	провода, макс. Момент затяжки, макс., соединен Циклы коммутации	ие PE 1.2 Nm ≥ 500
Вид соединения защитного провод Поперечное сечение соединителы провода, мин.  Общие данные Типоразмер установки Основной материал  Количество слотов  Классификации	ного 0.5 mm²  8  Цинковое литье под давлением	провода, макс. Момент затяжки, макс., соединен Циклы коммутации	ие PE 1.2 Nm  ≥ 500
Вид соединения защитного провод Поперечное сечение соединителы провода, мин.  Общие данные Типоразмер установки Основной материал  Количество слотов  Классификации  ETIM 6.0	в В Цинковое литье под давлением 6	провода, макс. Момент затяжки, макс., соединен  Циклы коммутации Серия	µе PE 1.2 Nm ≥ 500 ModuPlug
Вид соединения защитного провод Поперечное сечение соединителы провода, мин.  Общие данные Типоразмер установки Основной материал	8 Цинковое литье под давлением 6	провода, макс. Момент затяжки, макс., соединен  Циклы коммутации Серия  ЕТІМ 7.0	≥ 500 ModuPlug
Вид соединения защитного провод Поперечное сечение соединителы провода, мин.  Общие данные  Типоразмер установки Основной материал  Количество слотов  Классификации  ETIM 6.0  ETIM 8.0  ETIM 10.0	8 Цинковое литье под давлением 6 EC002312 EC002312	провода, макс. Момент затяжки, макс., соединен  Циклы коммутации Серия  ЕТІМ 7.0  ЕТІМ 9.0	≥ 500 ModuPlug EC002312 EC002312
Вид соединения защитного провод Поперечное сечение соединителы провода, мин.  Общие данные Типоразмер установки Основной материал  Количество слотов  Классификации  ETIM 6.0  ETIM 8.0	8 Цинковое литье под давлением 6 EC002312 EC002312 EC002312	провода, макс. Момент затяжки, макс., соединен  Циклы коммутации Серия  ЕТІМ 7.0  ЕТІМ 9.0  ECLASS 9.0	≥ 500 ModuPlug EC002312 EC002312 27-44-02-06

ECLASS 15.0

27-44-02-92

## Weidmüller 🏖

#### **HDC MF 24B AF**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

 
Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения











#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Рычаг экрана



В дополнение к сверхмощным разъемам RockStar ® включает в себя соответствующие аксессуары для эффективной, функциональной и безопасной прокладки кабелей в системах, например, в системах кодирования, зажимах экранов, крышках и ремкомплектах уплотнений

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MSL24	Версия
Заказ №	1435440000	Shield clamp
GTIN (EAN)	4050118240009	
Кол.	1 ST	

#### Прочее



В дополнение к сверхмощным разъемам RockStar ® включает в себя соответствующие аксессуары для эффективной, функциональной и безопасной прокладки кабелей в системах, например, в системах кодирования, зажимах экранов, крышках и ремкомплектах уплотнений

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF CA16 PE	Версия	
Заказ №	<u>1480940000</u>	PE extension	
GTIN (EAN)	4050118289657		
Кол.	10 ST		
Тип	HDC MF FIXING	Версия	
	HDC MF FIXING 1480290000	Версия Transport lock	
		•	

#### **HDC ModuPlug**



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.



## Weidmüller **₹**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **HDC MF 24B AF**

### Аксессуары

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC CM GUIDING PIN	Версия
Заказ №	1202660000	Промышленный разъем, Аксессуар, Аксессуар
GTIN (EAN)	4032248985258	
Кол.	100 ST	
Тип	HDC CM GUIDING SOCKET	Версия
Тип Заказ №	HDC CM GUIDING SOCKET  1202670000	Версия Промышленный разъем, Аксессуар, Аксессуар