

# Справочный листок технических данных


## WFSKHF/0,5-1,05

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

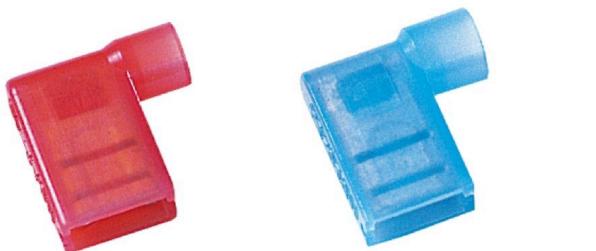

Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,красный
Заказ №	<a href="#">1491960000</a>
Тип	WFSKHF/0,5-1,05
GTIN (EAN)	4050118301977
Кол.	100 Штука

**WFSKHV/0,5-1,05**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Масса нетто	1.11 g
-------------	--------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
-----------------------------	-----------------------------

Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Соединители**

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm <sup>2</sup>
---	-------------------

Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
--	---------------------

Изоляция	полная изоляция
----------	-----------------

Материал / пластик	PA
--------------------	----

Длина 1 (l1)	16.3 mm
--------------	---------

Идентификационный цвет	красный
------------------------	---------

Ширина подключения (d2)	6.3 mm
-------------------------	--------

Плотность подключения (d3)	0.8 mm
----------------------------	--------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000516
----------	----------

ETIM 9.0	EC000516
----------	----------

ETIM 10.0	EC000516
-----------	----------

ECLASS 14.0	27-44-03-92
-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-44-03-92
-------------	-------------

**Изображения**

