

KQI-M10/-6



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Заказ №	1492410000
Тип	KQI-M10/-6
GTIN (EAN)	4050118302363
Кол.	100 Штука

KQI-M10/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	2.85 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
-----------------------------	------------------------------

REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
------------	-----------------------

Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm ²
---	-------------------

Поперечное сечение соединяемого провода	6 mm ²
---	-------------------

Материал / пластик	PC
--------------------	----

Идентификационный цвет	желтый
------------------------	--------

Наружный диаметр вала (d3)	18 mm
----------------------------	-------

Внутренний диаметр фланца (d2)	10.5 mm
--------------------------------	---------

Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm ²
--	-------------------

Изоляция	имеется
----------	---------

Отверстие	M10
-----------	-----

Внутренний диаметр вала (d1)	3.6 mm
------------------------------	--------

Длина соединения (l)	28 mm
----------------------	-------

Внутренний диаметр манжеты (d4)	6.4 mm
---------------------------------	--------

Классификации

ETIM 8.0	EC001059
----------	----------

ETIM 10.0	EC001059
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-40-02-12
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC001059
----------	----------


ECLASS 14.0	27-40-02-12
-------------	-------------

KQI-M10/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

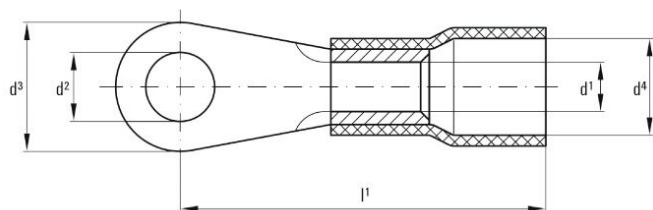

KQI-M10/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим