


ES EPG 45 AEH 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

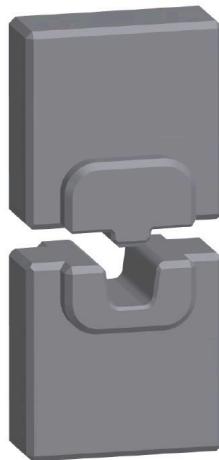

Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300  $\text{мм}^2$
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Версия	35 $\text{мм}^2$ , Трапецидальный обжим
Заказ №	<a href="#">1501170000</a>
Тип	ES EPG 45 AEH 35
GTIN (EAN)	4050118309386
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Размеры и массы

Масса нетто 180 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Обжимные вставки

Ширина обжима 19 mm Сечение медного провода для обжима 35

### Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., 2 AWG Поперечное сечение провода, мин., 2 AWG

Диапазон обжимаемых проводников, 35 mm<sup>2</sup> макс.

### Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима Трапецидальный обжим

Сечение кабельного наконечника номин. 35 mm<sup>2</sup>

### Классификации

ETIM 8.0 EC001282

ETIM 10.0 EC001282

ECCLASS 15.0 21-04-90-90

ETIM 9.0

ECCLASS 14.0

EC001282

21-04-90-90