


ZAD 1/4-2 GE

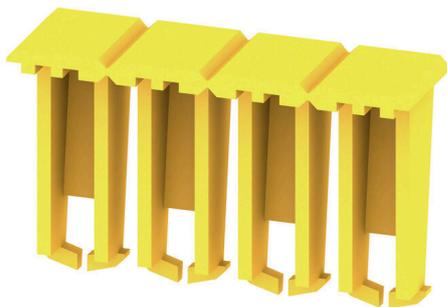

Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Крышка
Заказ №	1764560000
Тип	ZAD 1/4-2 GE
GTIN (EAN)	4032248066063
Кол.	20 Штука

ZAD 1/4-2 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	10.15 mm	Глубина (дюймов)	0.3996 inch
Высота	20.4 mm	Высота (в дюймах)	0.8031 inch
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
Масса нетто	0.4 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-50 °C...75 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	втычной	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность	Нет		
исполнение			

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	втычной	Требуется концевая пластина	Да
------------	---------	-----------------------------	----

Размеры

Шаг в мм (P)	5.10 mm
--------------	---------

Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Направление соединения	сверху	Вид соединения	Пружинное соединение
------------------------	--------	----------------	----------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		