

THM WO 20/32 WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

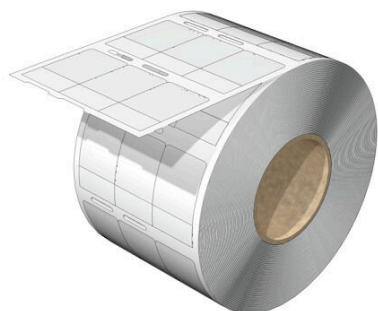

Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

Основные данные для заказа

Версия	THM, Маркировка проводов и кабелей, 2.8 - 7 мм, 20 x 32 мм, белый
Заказ №	2621500000
Тип	THM WO 20/32 WS
GTIN (EAN)	4050118625547
Кол.	3000 Штука

THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0.03 mm	Глубина (дюймов)	0.001 inch
Высота	20 mm	Высота (в дюймах)	0.7874 inch
Ширина	32 mm	Ширина (в дюймах)	1.2598 inch
Масса нетто	0.12 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...
--------------------------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода, макс.	7 mm
Наружный диаметр провода, мин.	2.8 mm	Наружный диаметр провода	2.8 - 7 mm

Общие данные

Вид печати	Чистый	
Исполнение	самоклеящийся	
Ширина	32 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	белый	
Галогены	Нет	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке
Размер маркировочной области совместимый принтер	9 x 20 mm	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Температурный диапазон вставки	-40...	
Количество на один рулон	3000	

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



ТНМ WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Версия	
Заказ №	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Кол.	1 ST		