


Изображение изделия

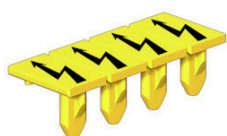

Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Серия А, Маркировка клеммы, 8 x 5.1 mm, Шаг в мм (P): 5.00 желтый
Заказ №	2635550000
Тип	AAM 2.5 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674095
Кол.	40 Штука

AAM 2.5 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	5.8 mm	Глубина (дюймов)	0.2283 inch
Высота	8 mm	Высота (в дюймах)	0.315 inch
Ширина	5.1 mm	Ширина (в дюймах)	0.2008 inch
Масса нетто	0.09 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.002 kg CO2 eq.	

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Общие сведения

Температурный диапазон, макс.. 100 °C Температурный диапазон, мин. -40 °C

Размеры

Шаг в мм (P) 5.00 mm

Характеристики материала

Основной материал	Полиамид PA 6.6	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		