

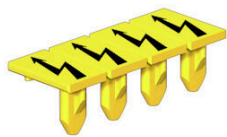
**AAM 2.5 YE FLASH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Серия А, Маркировка клеммы, 8 x 5.1 mm, Шаг в мм (P): 5.00 желтый |
| Заказ №    | <a href="#">2635550000</a>  |
| Тип        | AAM 2.5 YE FLASH  |
| GTIN (EAN) | 4050118674095   |
| Кол.       | 40 Штука  |

## AAM 2.5 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Размеры и массы

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 5.8 mm | Глубина (дюймов)  | 0.2283 inch |
| Высота      | 8 mm   | Высота (в дюймах) | 0.315 inch  |
| Ширина      | 5.1 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2008 inch |
| Масса нетто | 0.09 g |                   |             |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

## Номинальные характеристики IECEx/ATEX

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Общие сведения

|                                |        |                              |        |
|--------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Температурный диапазон, макс.. | 100 °C | Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
|--------------------------------|--------|------------------------------|--------|

## Размеры

|              |         |
|--------------|---------|
| Шаг в мм (P) | 5.00 mm |
|--------------|---------|

## Характеристики материала

|                             |                 |              |        |
|-----------------------------|-----------------|--------------|--------|
| Основной материал           | Полиамид PA 6.6 | Цветовой код | желтый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2             |              |        |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |