


THM WO-R VIN 25.4/25.4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

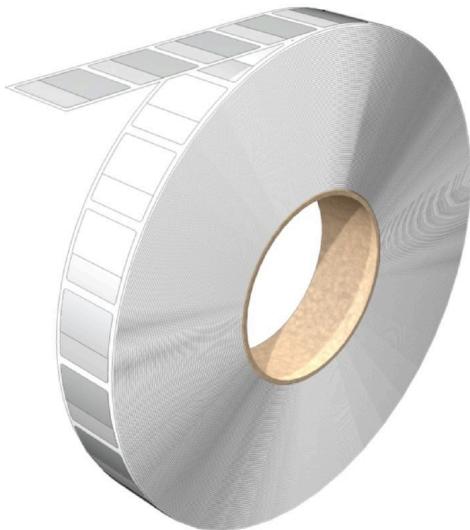

Основные данные для заказа

Версия	Маркировка проводов и кабелей, 25.4 x 25.4 мм, белый
Заказ №	2932090000
Тип	THM WO-R VIN 25.4/25.4 WS
GTIN (EAN)	4099986670815
Кол.	5800 Штука

Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0.07 mm	Глубина (дюймов)	0.0028 inch
Высота	25.4 mm	Высота (в дюймах)	1 inch
Ширина	25.4 mm	Ширина (в дюймах)	1 inch
Масса нетто	0.15 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного 19 mm ² провода, макс.	
Наружный диаметр провода, макс.	5 mm	Наружный диаметр провода, мин.	3 mm
Сечение соединительного провода	19 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Ширина	25.4 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	белый
Галогены	Да	Основной материал	Пленка виниловая
Напечатанные символы	без	Количество на один рулон	4000

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

THM WO-R VIN 25.4/25.4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 76/360 SW	Версия
Заказ №	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Кол.	1 ST	