

KLIPPON K31 MOPL 0817 MSZN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

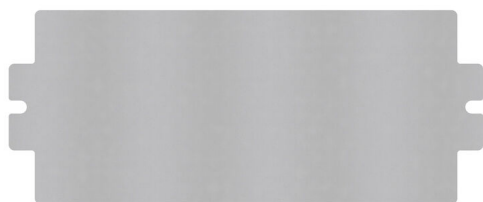

Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, прямой, Высота: 67 mm, Ширина: 164 mm, Глубина: 1.5 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный
Заказ №	8000188283
Тип	KLIPPON K31 MOPL 0817 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062427
Кол.	1 Штука

KLIPPON K31 MOPL 0817 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	1.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0591 inch
Высота	67 mm	Высота (в дюймах)	2.6378 inch
Ширина	164 mm	Ширина (в дюймах)	6.4567 inch
Масса нетто	120.8 g		

Температуры

Рабочая температура

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии DE PS24 10 1604 12
(декларация о соответствии LVD) 001ISS03

Общие данные

Толщина материала	1.5 mm	Вид крепления	привинченный
Указание по установке	Монтажная пластина	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая	Монтажное крепление	привинченный
Применение	Строение		

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	1.5 mm	Вид крепления	привинченный
Диаметр отверстия припойного ушка (D)	7 mm	Поверхность	оцинкованный
Основной материал	Сталь листовая		

Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		