


**H2,5/17,5X BL SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

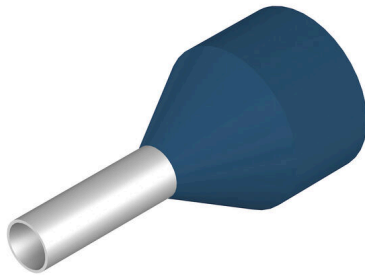

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Кабельный наконечник, Стандартный, 14 мм, 8 мм, синий |
| Заказ №    | <a href="#">9006670000</a>                            |
| Тип        | H2,5/17,5X BL SV                                      |
| GTIN (EAN) | 4008190332273   |
| Кол.       | 100 Штука   |
| Упаковка   | В ленте из пакетов                                    |

## H2,5/17,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | Соответствовать         |
| UL File Number Search | <a href="#">Сайт UL</a> |
| Сертификат № (cULus)  | E499744                 |

## Размеры и массы

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 0.22 g |
|-------------|--------|

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

## Технические данные

|                   |  |            |             |
|-------------------|--|------------|-------------|
| Описание артикула | Кабельный наконечник с защитой от короткого замыкания и замыкания на землю, цвет синий | Исполнение | Стандартный |
|-------------------|--|------------|-------------|

## Кабельные наконечники

|   |                     |   |             |
|---|---------------------|---|-------------|
| Диаметр поверхности контакта (D1)       | 2.3 mm              | Длина поверхности контакта (L2)                     | 8 mm        |
| Диаметр изоляции (D2)                   | 7.9 mm              | Толщина изоляции (S2)                               | 0.3 mm      |
| L1 в мм                                 | 17.50 mm            | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14      |
| Толщина металлической втулки (S1)       | 0.15 mm             | Длина зачистки изоляции                             | 14 mm       |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 2.5 mm <sup>2</sup> | Цветовой код  | Weidmueller |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

Чертеж

